
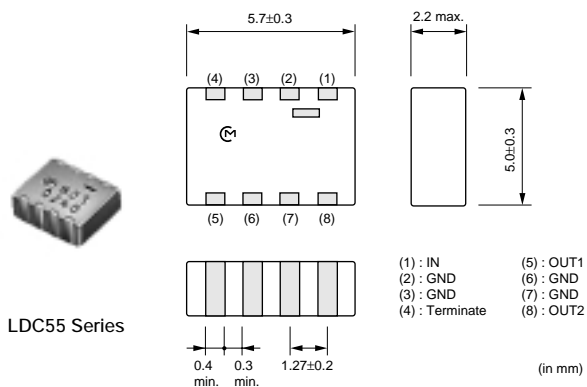
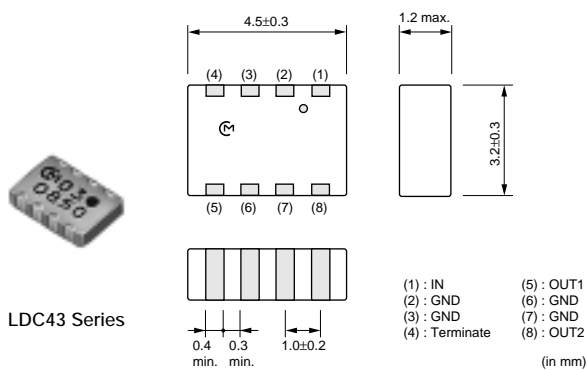
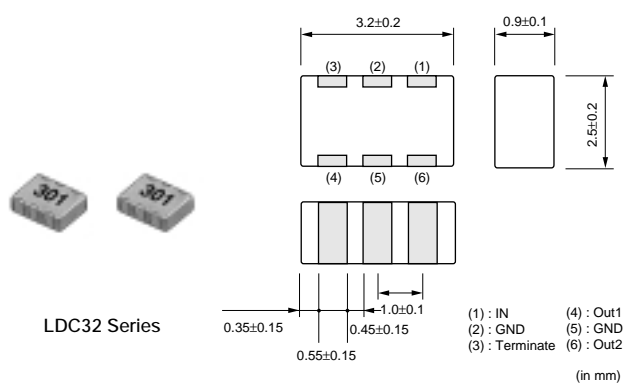


片状多层混合耦合器

3dB混合

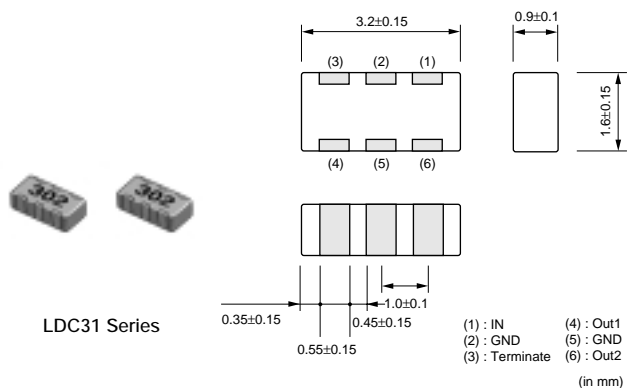

品名	频率范围 (MHz)	插入损耗 (dB)	振幅平衡 (最大) (dB)	相偏移 (°)	隔离 (最小) (dB)	驻波比 (最大)	允许功率 (W)
LDC311G6003B-601	1500 to 1700	3.3 ±0.5dB	1.0	90 ±3.0°	20.0	1.5	3 max. (50ohm Load)
LDC32900M03B-703	800 to 1000	3.3 ±0.5dB	1.0	90 ±3.0°	20.0	1.5	3 max. (50ohm Load)
LDC43850M03B-401	750 to 950	3.0 +0.6/-0.2dB	0.8	90 ±3.0°	20.0	1.4	3 max. (50ohm Load)
LDC55250M03B-200	220 to 280	3.0 +0.6/-0.2dB	0.8	90 ±3.0°	20.0	1.4	3 max. (50ohm Load)

特性阻抗: 50ohm 动作温度范围: -25 到+85

△注 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或者其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。